

DEVIhotwatt™ 55

DEVIhotwatt™ je samoregulační topný kabel, který se používá k udržování teploty teplé vody a jiných kapalin.

Samoregulační schopnost kabelu zajišťuje, že výkon kabelu se zvyšuje nebo snižuje podle teploty okolí.

Kabel DEVIhotwatt™ zajistí dodávku teplé vody do všech kohoutků a úsporu tam, kde není nezbytná cirkulace v celém potrubním systému.

Výhody:

- Přizpůsobení délky přímo při instalaci
- Černá verze s ochranou proti UV záření
- Bez obsahu PVC
- 5letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- Certifikát nezávislé třetí strany – VDE




Typ	Hodnota
Pracovní napětí	230 V AC
Výkon	9 W/m při 55 °C
Maximální povolená pracovní teplota	65 °C, s napájením 100 °C, bez napájení
Minimální pracovní teplota	-30 °C
Rozměry kabelu	11,8 mm × 5,8 mm
Vnější plášť	TPE
Stínění minimálně	70 %
Maximální odpor ochranného opletení	18,2 Ω/km
Min. průměr ohybu	25 mm (průměr k vnitřku kabelu)
Max. instalační délka – s 10A jističem	40 m

Typy

Obj. č.	Typ	Popis	Kód EAN
98300958	DEVIhotwatt™ 55	Zelený, 100 m na bubnu	5703466177204
98300957	DEVIhotwatt™ 55	Zelený, 300 m na bubnu	5703435005613
98300956	DEVIhotwatt™ 55	Metráž	5703466193389

Struktura

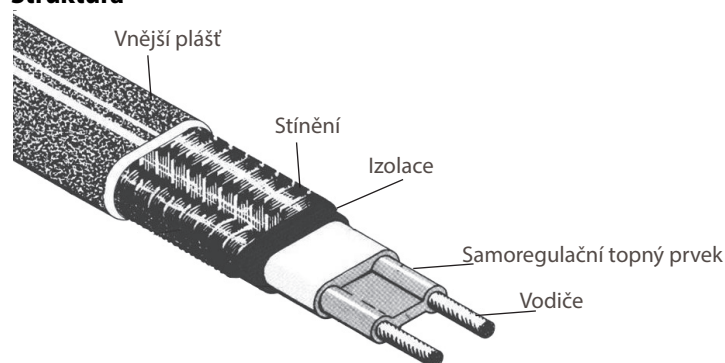

- Poniklované měděné vodiče o průřezu 1,3 mm²
- Zesítená polovodičová topná matrice
- Zesítená primární dielektrická izolace
- Pocínované měděné opletení
- Polyolefinový vnější plášť