


Konstrukce

Topné pásy **Devidry™ 55 / 100** s měrným výkonem 55 W/m² a 100 W/m² jsou pružné desky konstruovány kompaktním způsobem z těchto materiálových vrstev:

1. Pracovní koberec (s gumovým povrchem nahoře)
2. Topný kabel
3. Polyesterová a hliníková fólie
4. PP - pěnová tepelná izolace

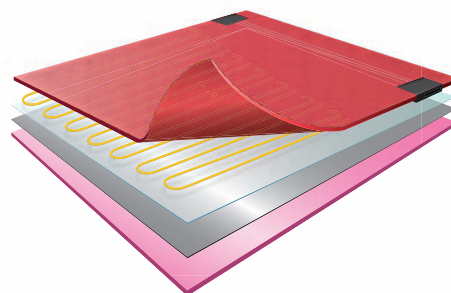

Použití


Topné pásy **Devidry™ 55 / 100** jsou vhodné pro všechny typy dřevěných i laminátových povrchů podlah, kde současně plní funkci kročejové útlumové izolace. **Devidry™ 55** se používá na podklady ze dřeva, dřevotřísky, OSB desek a pod., **Devidry™ 100** se použije pro podklady betonové, dlažby a pod. Pro vyplnění nevytápěné plochy je k dispozici výplňový materiál Devidry™ FM. Regulace **Devidry™ Kit 55 / 100** udržuje požadovanou teplotu podlahy, s možností nastavit dobu vytápění od 1 – 24 hod.

Systém Devidry™ je schválen s regulací Devidry™ Kit 55 / 100, který je posuzován a provozován jako přenosné elektrické zařízení s připojením do zásuvky 230 V. Devidry™ PRO je možné použít i s jinou regulací, podmínkou je současné použití termo pojistky 130M/530M.

Rychlá a snadná montáž, prostým zaklapnutím desek do sebe a připojením regulace pomocí nezáměnných zásuvek a vidlic kabelů, je předností použití tohoto systému.

Technické údaje

Výška topného a výplňového pásu	8 mm
Napájecí napětí	230 V, 50 Hz
Max. spínací proud regulace	10 A
Třída krytí	IP x7
Měrný výkon Devidry™ 55 a Devidry™ 100	55 W/m ² a 100 W/m ²
Útlum hluku	17 dB
Součinitel prostupu tepla U	8 W/m ² K

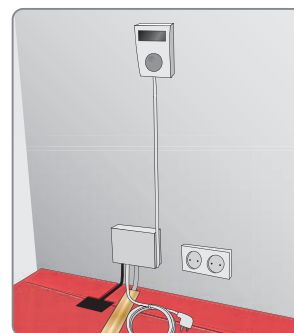

Rozměry a objednávací čísla

Obj. číslo	Devidry™ 55	š x d (m)
89300000	Devidry™ 1 m ²	1x1 m
89300002	Devidry™ 2 m ²	1x2 m
89300004	Devidry™ 3 m ²	1x3 m
89300006	Devidry™ 4 m ²	1x4 m
89300008	Devidry™ 5 m ²	1x5 m

Obj. číslo	Devidry™ 100	š x d (m)
89300020	Devidry™ 1 m ²	1x1 m
89300022	Devidry™ 2 m ²	1x2 m
89300024	Devidry™ 3 m ²	1x3 m
89300026	Devidry™ 4 m ²	1x4 m
89300028	Devidry™ 5 m ²	1x5 m

Obj. číslo	Regulace a příslušenství	Popis / rozměr
19911000	Devidry™ Kit 55	regulace pro Devidry™ 55
19911001	Devidry™ Kit 100 r	regulace pro Devidry™ 100
19911100	Devidry™ CD	přípojná krabice regulace
19911110	Devidry™ X25	propojovací kabel 0,25 m
19911111	Devidry™ X100	propojovací kabel 1 m
19911112	Devidry™ X200	propojovací kabel 2 m
89300030	Devidry™ FM 1 m ²	výplňový materiál 1x1 m
89300031	Devidry™ TM 2 m ²	výplňový materiál 1x2 m
89300032	Devidry™ FM 4 m ²	výplňový materiál 1x4 m